


R26629010

Angle extérieur LFS60100 tôle RAL 9010

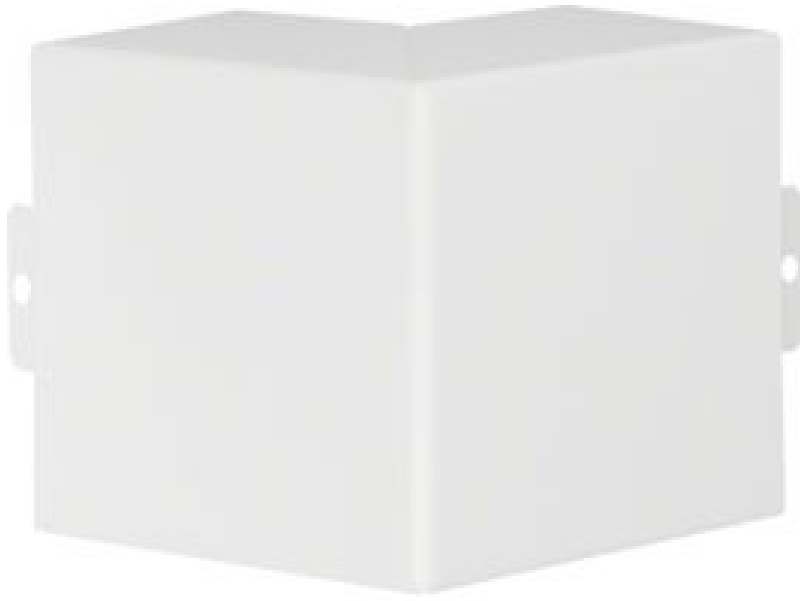

Architecture

Mode de fixation maintenu par le couvercle

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 50 mm

Largeur de goulotte 100 mm

Mesure a 50 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

Matières

Couleur blanc paloma

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière acier

Caractéristiques techniques R26629010

Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	laqué
Configuration	
Plage angulaire	90 °
Accessoires inclus	
Configuration de la pièce de forme	Moulé
Utilisation	
Type produit cheminement de câble	Angle extérieur
Standards	
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Sécurité	
Sans halogène	Oui