


WMV001

1930 Inter va et vient

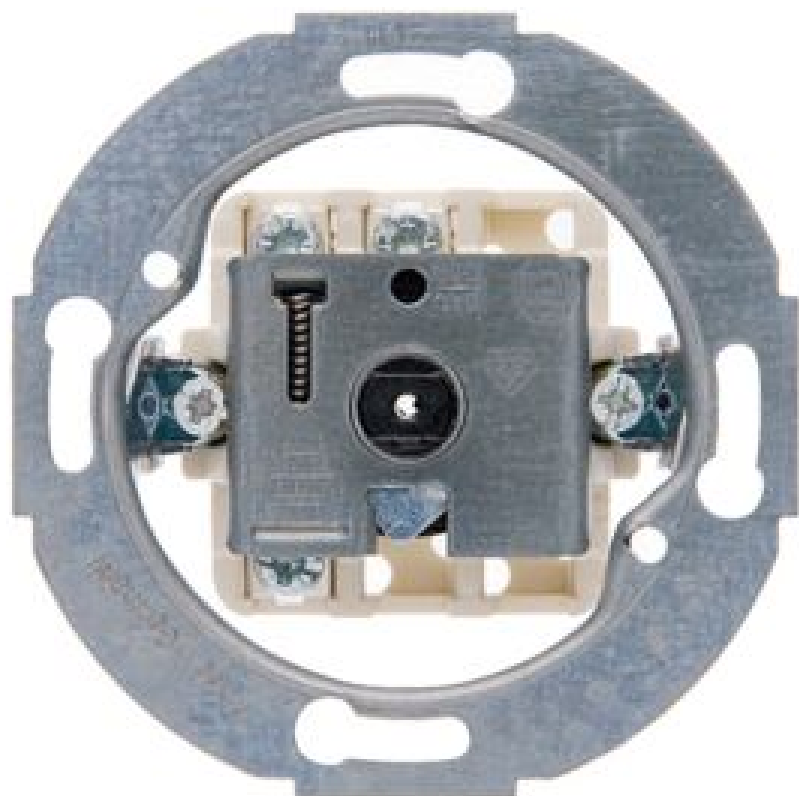

- Architecture
 - Type d'organe de commande
Poignée rotative courte
- Modèle
 - Type de commutation
Arrêt;Inversion
- Commandes & indicateurs
 - Poussoirs
No
- Principales caractéristiques électriques
 - tension nominale
250 V
- Dimensions
 - Profondeur
42 mm
 - Largeur
71 mm
- Matières
 - Matière
Plastique + metal
- Installation, montage
 - Mode de montage
avec griffes d'écartement
- Connexion
 - Type de connexion
Raccordement à vis
 - Type de raccordement

- avec bornes à vis
- Equipement
 - Éclairage
sans lampe néon
- Sécurité
 - Indice de protection IP
IP20