


# FWK3501100VERZ

Goulotte protection contre le feu I90 FWK30 50x110mm zingués

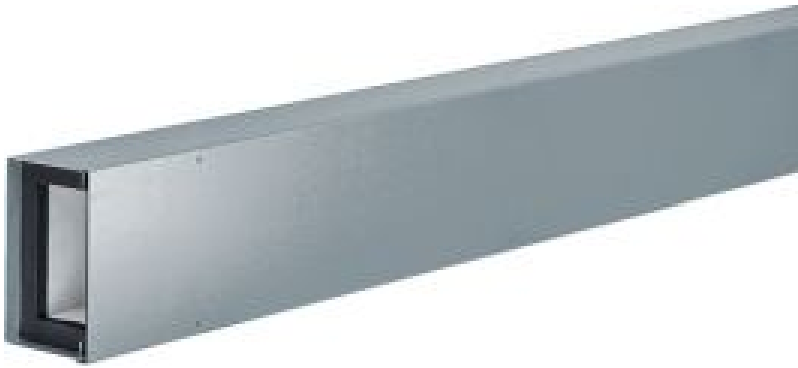

- Connectivité
  - Accessoires d'alignement  
Eclisses en références séparées
- Dimensions
  - Hauteur intérieure  
50 mm
  - Hauteur de goulotte  
88 mm
  - Longueur  
1500 mm
  - Largeur de goulotte  
150 mm
  - Largeur intérieur  
109 mm
  - Espacement horizontal des perforations  
500 mm
  - Espacement vertical des perforations  
50 mm
- Capacité
  - Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)  
21
- Porte, couvercle
  - Forme de couvercle  
prémonté
- Matières
  - Couleur  
zingué

- Matériaux corps châssis  
tôle d'acier
- Matière  
acier / plâtre
- Groupe de matériau  
acier, gypse
- Type de traitement de surface  
zingué
- Câble
  - Section intérieure / utile  
5450 mm<sup>2</sup>
- Utilisation
  - Type produit cheminement de câble  
Socle et couvercle
- Standards
  - Organisme de contrôle  
Dortmund
- Sécurité
  - Sans halogène  
Oui
- Poids
  - Poids  
18.1500