


Fiche technique du produit

BRS08029010

:hager

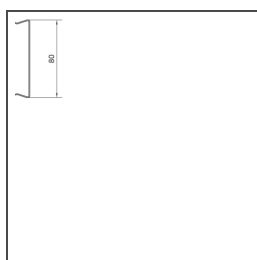

Couvercle de goulotte de BRS avec largeur 80mm de Tôle d'acier en blanc pur

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	
Raccordement centralisé	Non
Avec guide-câble	Non
Couvercle ouverture de montage	Non
Plombable	Non
Protection contre les surtensions	Non
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12	Non
Module	
Boîtier vide	Non
Symétrique	Non
Format appareillages compatibles	
Pour tubes de diamètre	
Approprié pour parafoudre	Non
Accessoires d'alignement	Sans éclisses
Fréquence assignée	
Résistant au cheminement	Non
Format	
Taille nominale d'installation	
Montage du couvercle	Extérieur
Couvercle avec joint	
Verrouillage du couvercle	
Forme de couvercle	
Type de portes pour les armoires électriques	
Verrouillage de la porte	
Battant de porte	
type de couvercle	
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Couleur	blanc paloma
Métal : nom de l'alliage	
Matière	

Matière	tôle d`acier
Matériau de l'enveloppe	
Groupe de matériau	acier
Aspect de la surface	
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre
Transparent	Non
Perforation de socle	
Ouverture de montage	
Adapté à un usage extérieur	Non
Position borne PE/N dans l'espace de raccordement	
Type de connexion	
Avec couverture	Non
Type d'accessoires de montage	
Type d'accessoire	
Espace de raccord	
Commutateur marche/arrêt	Non
Nombre de compartiments	
Accessoriable	Non
Extension possible	Non
Éclisses incluses	Non
Avec bordure de tapis	Non
Avec film de protection	Oui
Homologations	
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Classement UL 94	
Classe de protection IEC-61140	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	
Indice de protection IP	
Essai fil incandescent	
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	
Préservation de la fonction	
Appareil de la famille	