 



# Fiche technique du produit

BKW500080

:hager

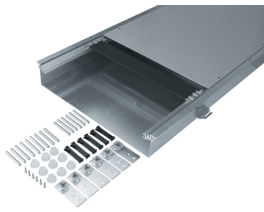

## Goulotte caniveau 500 80-120

### Caractéristiques techniques

Longueur	2400 mm
Largeur produit installé	500 mm
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	136
Verrouillage du couvercle	Non
Couverture de surface	revêtue de zinc
Matériau du couvercle	Mineral fibres plate
Epaisseur de la matière du couvercle	3 mm
Couleur	zingué
Matière	tôle d'acier
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Acier
Groupe de matériau	acier
Ouverture de montage	-
Paroi latérale de surface/auge de plancher	-
Section intérieure / utile	32910 mm <sup>2</sup>
Nombre d'unités d'installation fournies	3
Nombre maxi de compartiments	1
Fixation au mur de séparation	-
Type produit cheminement de cable	Socle et couvercle
Homologations	EN50085-2-2
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Sans halogène	Oui