 



Fiche technique du produit

BKW300060

:hager

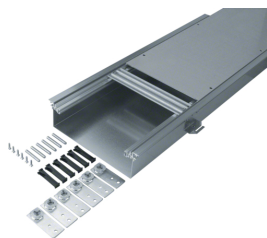

Goulotte caniveau 300 60-100

Caractéristiques techniques

Hauteur minimale de la table	60 mm
Longueur	2400 mm
Plage de nivellement	100 mm 60 mm
Largeur produit installé	300 mm
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	56
Verrouillage du couvercle	Non
Couverture de surface	revêtue de zinc
Matériau du couvercle	Mineral fibres plate
Epaisseur de la matière du couvercle	3 mm
Couleur	zingué
Matière	tôle d'acier
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Acier
Groupe de matériau	acier
Ouverture de montage	-
Paroi latérale de surface/auge de plancher	-
Section intérieure / utile	13630 mm ²
Nombre d'unités d'installation fournies	3
Nombre maxi de compartiments	1
Fixation au mur de séparation	-
Homologations	EN50085-2-2
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Sans halogène	Oui

Mots clés

Caniveau ; largeur 300 mm ; hauteur de chape 60-100 mm