


# Fiche technique du produit

TJA670

**:hager**

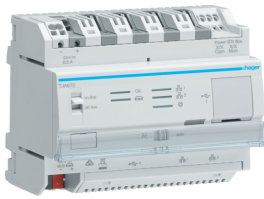

## Domovea basic

### Caractéristiques techniques

Mode de fixation	REG
Fonctionnement	convient pour la mise en service avec Easy-Tool ; convient pour la mise en service avec le logiciel ETS
Interrupteurs / Poussoirs manuels	Sélecteur pour fonctionnement en ligne/hors ligne
Touche / bouton	avec bouton poussoir d'adressage physique et LED rouge d'adressage physique
Système bus, bus radio	Non
Système bus LON	Non
Système bus Powernet	Non
Débit de données Ethernet	max. 2 x 100/1000 Mbit/s
Tension de service	21,6 ... 33 V= ou 48 V= Power over Ethernet PoE selon IEEE802.3
Catégorie de surtension selon IEC 60947-1 2.5.60 tableau 1	Niveau III du système de répartition
Largeur	6 modules
Matière	
Type de raccordement	avec bornes enfichables QuickConnect
Raccordement bus incl.	Oui
Visualisation	Oui
Serveur web	Oui
Avec curseur pour commutation manuelle	Non
Indice de protection IP	IP20
Classe de protection	classe II

Altitude	
Gamme design principale	KNX
Gamme de produits	
Texte d'indication	Compatibilité : à partir de Windows 7, Android 6, ios 11.