


WJA001

Interrupteur va-et-vient ou poussoir ateha associable

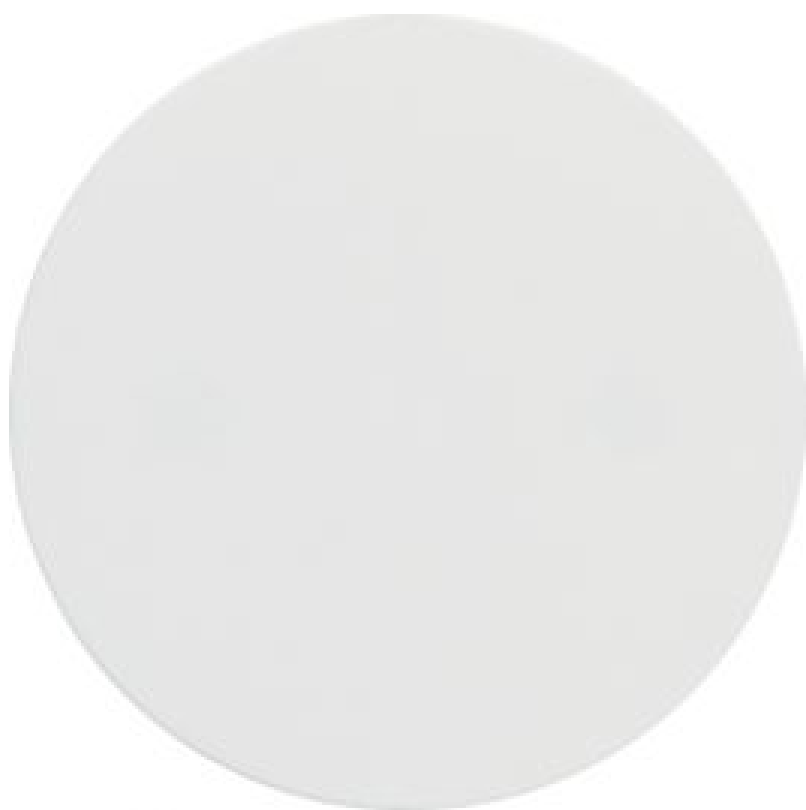

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton poussoir
Nombre de touches	1
Mode de fixation	en saillie

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	oui
Poussoirs	Fonction InterBP

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50;60 Hz
Tension nominale	250V

Dimensions

Profondeur produit installé	21 mm
Hauteur produit installé	77 mm
Dimensions (LLxllxhh)	77x77x32,2mm
Largeur produit installé	75 mm

Matières	
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polycarbonate PC;ABS
Matière	polycarbonate (PC)
Connexion	
Section de raccordement en câble souple	0,08 ; 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Type de connexion	Quickconnect
Standards	
Homologations	EN 60669-1
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques 04	
Indice de protection IP	IP41
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Conditions d'utilisation	
Température de stockage	-10/50 °C