


ATA122018014

Moulure ATA 12x20 Marron L=2,10m 1clois.

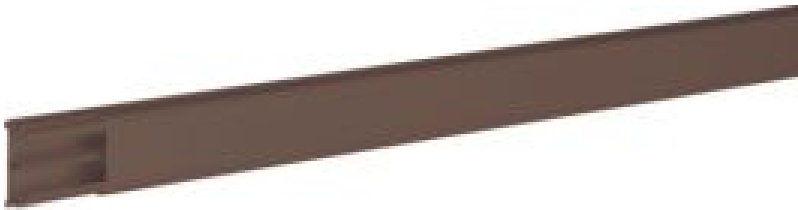

Architecture

Mode de fixation	bottom punched
------------------	----------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	13 mm
---------------------	-------

Longueur	2100 mm
----------	---------

Largeur de goulotte	24 mm
---------------------	-------

Porte, couvercle

Forme de couvercle	prémonté
--------------------	----------

Matières

Couleur	marron
---------	--------

Couleur RAL	RAL 8014 - Brun sépia
-------------	-----------------------

Matière	PVC
---------	-----

Transparent	Non
-------------	-----

Caractéristiques techniques ATA122018014

Câble

Section intérieure / utile	240 mm ²
----------------------------	---------------------

Equipement

Nombre de cloisons fixes	1
--------------------------	---

Nombre de cloisons clipsables	0
-------------------------------	---

Nombre d'agrafes par mètre	4
----------------------------	---

Utilisation

Type produit cheminement de câble	Socle et couvercle
-----------------------------------	--------------------

Standards

Homologations	EN50085-2-1
---------------	-------------

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Sans halogène	Non
---------------	-----
