
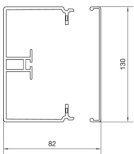


Fiche technique du produit

FB8013009016

:hager

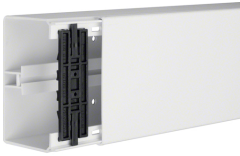

Goulotte FB 80x130mm PVC blanc signalisation

Caractéristiques techniques

Hauteur de goulotte	82 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	130 mm
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	33
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	49
Largeur du couvercle	130 mm
Nombre de couvercles pouvant être montés	1
Section intérieure / utile	8930 mm ²
Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	3
Nombre d'agrafes par mètre	2
Température de service	-5...60 °C
Température ambiante	-5...65 °C