


# ATA123019010

Moulure ATA 12x30 BP L=2,10m 1 cloison

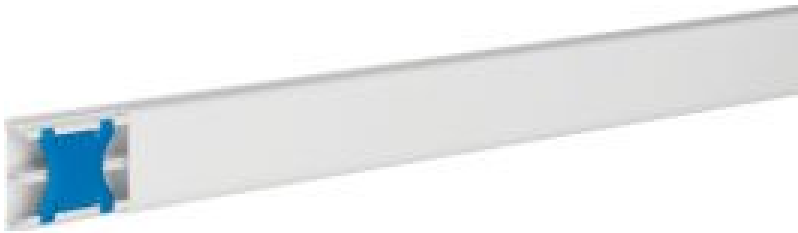

## Architecture

Mode de fixation bottom punched

## Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

## Dimensions

Hauteur de goulotte 13 mm

Longueur 2100 mm

Largeur de goulotte 32 mm

## Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

## Matières

Couleur blanc paloma

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière PVC

Transparent Non

Caractéristiques techniques ATA123019010

---

Câble

Section intérieure / utile	330 mm <sup>2</sup>
----------------------------	---------------------

---

Equipement

Nombre de cloisons fixes	1
--------------------------	---

---

Nombre de cloisons clipsables	0
-------------------------------	---

---

Nombre de compartiments	2
-------------------------	---

---

Nombre d'agrafes par mètre	2
----------------------------	---

---

Utilisation

Type produit cheminement de cable	Socle et couvercle
-----------------------------------	--------------------

---

Standards

Homologations	EN50085-2-1
---------------	-------------

---

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

---

Sécurité

Sans halogène	Non
---------------	-----

---