


# LFF3006007030

Goulotte Liféa 30X57 avec eclisses/2 agrf. RAL 7030

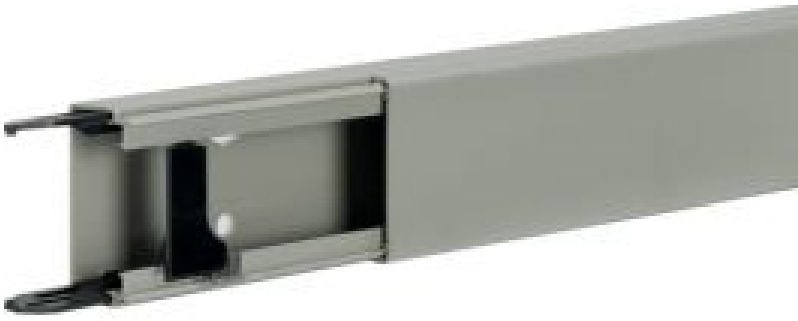

- Architecture
  - Mode de fixation  
bottom punched
- Connectivité
  - Accessoires d'alignement  
Profilé pré-équipé d'éclisses
- Dimensions
  - Hauteur de goulotte  
30 mm
  - Largeur de goulotte  
57 mm
  - Espacement horizontal des perforations  
125 mm
  - Espacement vertical des perforations  
18 mm
- Capacité
  - Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)  
6
- Porte, couvercle
  - Forme de couvercle  
en vrac
- Matières
  - Couleur  
gris
  - Couleur RAL  
RAL 7030 - Gris pierre
  - Matière

- PVC
- Groupe de matériau  
plastique
- Transparent  
Non
- Type de traitement de surface  
non traitée
- Câble
  - Section intérieure / utile  
1250 mm<sup>2</sup>
- Equipement
  - Nombre de cloisons fixes  
0
  - Éclisses incluses  
Non
  - Nombre de cloisons clipsables  
0
  - Nombre d'agrafes par mètre  
2
- Utilisation
  - Type produit cheminement de câble  
Socle et couvercle
- Standards
  - Homologations  
EN50085-2-1
  - Directive européenne RoHs  
conformité volontaire
- Sécurité
  - Sans halogène  
Non
  - Résistant au rayonnement ultra-violet  
Non