


LFH3004509010

Goulotte LFH 30X45 RAL 9010 sans halogène

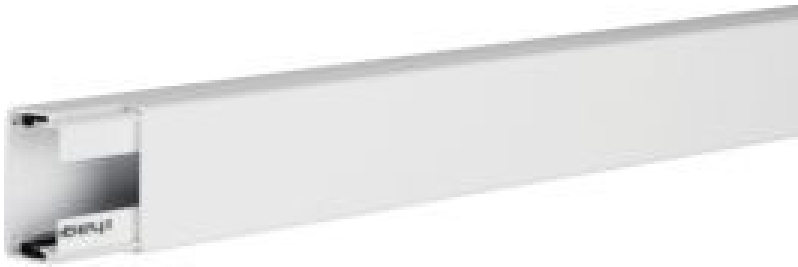

- Architecture
 - Mode de fixation
bottom punched
- Connectivité
 - Accessoires d'alignement
Profilé pré-équipé d'éclisses
- Dimensions
 - Hauteur de goulotte
30 mm
 - Longueur
2000 mm
 - Largeur de goulotte
45 mm
 - Espacement horizontal des perforations
125 mm
- Capacité
 - Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
5
- Porte, couvercle
 - Forme de couvercle
en vrac
- Matières
 - Couleur
blanc paloma
 - Couleur RAL
RAL 9010 - Blanc pur
 - Matière

- PC-ABS
- Groupe de matériau
plastique
- Transparent
Non
- Type de traitement de surface
non traitée
- Câble
 - Section intérieure / utile
1010 mm²
- Equipement
 - Nombre de cloisons fixes
0
 - Éclisses incluses
Yes
 - Nombre de cloisons clipsables
0
 - Nombre de compartiments
1
 - Nombre d'agrafes par mètre
0
- Utilisation
 - Type produit cheminement de câble
Socle et couvercle
- Standards
 - Homologations
EN50085-2-1
 - Directive européenne RoHs
conformité volontaire
- Sécurité
 - Sans halogène
Yes
 - Résistant au rayonnement ultra-violet
Non
- Température
 - Température ambiante
-30/90 °C