


Fiche technique du produit

EPN525

:hager

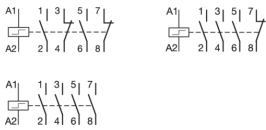

Télérupteur 2O+2F 230V

Caractéristiques techniques

Type de commande	
Fréquence assignée	50/60 Hz
Fréquence	50 à 60 Hz
Type de Lampe	
Couple de serrage	1,6Nm
Section de raccordement en câble souple	1 / 6mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 10mm ²
Type de douille	
Position des bornes	
Type de contact	2O+2F
Type de connexion	cage à vis
Type de télérupteur	électromécanique
Accessoirable	Non
Avec curseur pour commutation manuelle	Oui
Directive européenne WEEE	concerné
Indice de protection IP	IP20