


Fiche technique du produit

ST314

hager

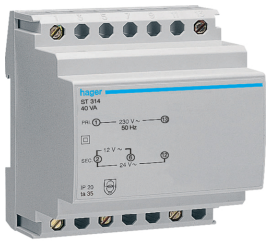

Transformateur sécurité 40VA 230V-12 à 24V

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	rail DIN symétrique
Compatible avec montage Rail DIN	Oui
Fréquence assignée	50 Hz
Couple de serrage	1,2Nm
Approprié pour montage apparent	Oui
Approprié pour montage encastré	Non
Type de montage	rail DIN
Section de raccordement en câble souple	4mm ²
Section de raccordement en câble rigide	6 mm ²
Type d'afficheur	
Commutateur marche/arrêt	Non
Protégé contre les court-circuits	Oui
Homologations	EN 61558-2-6
Directive européenne WEEE	concerné
Categorisation de produits decrite dans la directive 2012/19/EU sur le D3	Catégorie 5
Indice de protection IP	IP20
Protection thermique	Oui