


KBN863A

Barres de pontage 3P+N 63A languette 12 mod

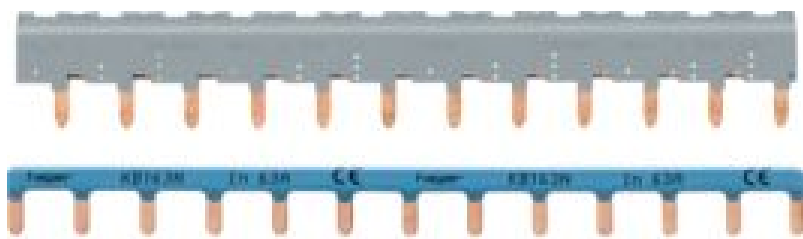

Architecture

Nombre de pôles	4 P
Type de pôles	3P+N

Compatibilité

Destiné aux références compatible	-----
-----------------------------------	-------

Tension

Tension maxi d'utilisation	400 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV

Dimensions

Longueur	218.2 mm
----------	----------

Matières

Couleur	gris
---------	------

Connexion

Section de raccordement en câble rigide 10 mm ²	
--	--

Type de connecteur	barre à languette
Type de connexion	cage à vis
Standards	
Directive européenne WEEE	concerné
Conditions d'utilisation	
Température de stockage	-25/80 °C