


- FR
- EN
- DE
- IT
- ES
- NL

6LE005184B

WXF25x gallery

Montage / Assembly / Montage / Montaggio / Montaje / Montage

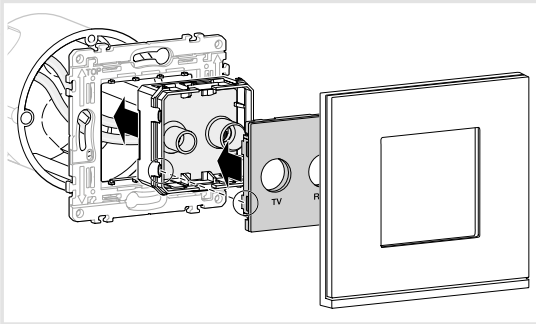


TV TV +FM		
	WXF250	WXF251
	WXF253	WXF254

Caractéristiques techniques (FR)	Technical specifications (EN)	Technische Daten (DE)
<ul style="list-style-type: none"> • Impédance : 75 Ω • Raccordement : <ul style="list-style-type: none"> - TV : Mâle - FM: Femelle - SAT: Type "F" • Normes : <ul style="list-style-type: none"> - NF EN 50083 - UTE 90123 - UTE 90125 	<ul style="list-style-type: none"> • Impedance : 75 Ω • Raccordement : <ul style="list-style-type: none"> - TV : Male - FM: Female - SAT: Type "F" • Standards : <ul style="list-style-type: none"> - NF EN 50083 - UTE 90123 - UTE 90125 	<ul style="list-style-type: none"> • Impedanz : 75 Ω • Raccordement : <ul style="list-style-type: none"> - TV : Stecker - FM: Buchse - SAT: Type "F" • Normen : <ul style="list-style-type: none"> - NF EN 50083 - UTE 90123 - UTE 90125
Caratteristiche tecniche (IT)	Especificaciones técnicas (ES)	Technische kenmerken (NL)
<ul style="list-style-type: none"> • Impedenza : 75 Ω • Raccordement : <ul style="list-style-type: none"> - TV : Maschio - FM: Femmina - SAT: Tipo "F" • Norme : <ul style="list-style-type: none"> - NF EN 50083 - UTE 90123 - UTE 90125 	<ul style="list-style-type: none"> • Impedancia : 75 Ω • Raccordement : <ul style="list-style-type: none"> - TV : Maschio - FM: Fêmea - SAT: Tipo "F" • Normas : <ul style="list-style-type: none"> - NF EN 50083 - UTE 90123 - UTE 90125 	<ul style="list-style-type: none"> • Impedantie : 75 Ω • Raccordement : <ul style="list-style-type: none"> - TV : Mannelijk - FM: Vrouwelijk - SAT: Tipo "F" • Normen : <ul style="list-style-type: none"> - NF EN 50083 - UTE 90123 - UTE 90125




Montage / Assembly / Montage / Montaggio / Montaje / Montage

Ref.	Type.	dB	mA	DC	Back voice	Band 1	FM Band	VHF	UHF	SAT
					4 - 30	47 - 68	87,5 - 108	120 - 470	470 - 862	950 - 2400
				MHz	MHz	MHz	MHz	MHz	MHz	MHz
	WXF250 Prise directe / Direct socket Enddose / Presa diretta / Toma directa / Rechtstreeks contact	< 1 dB	500 mA							
	WXF251 Prise passage / Throughpass socket / Durchgangsdose / Presa passante / Toma de paso / Voorbijaand contact	< 10 dB								
	WXF253 Prise directe / Direct socket / Enddose / Presa diretta / Toma directa / Rechtstreeks contact	< 1 dB	500 mA							
	WXF254 Prise passage / Throughpass socket / Durchgangsdose / Presa passante / Toma de paso / Voorbijaand contact	< 10 dB								
	WXF256 Prise 1 entrée / Socket 1 input / Dose 1 Eingang / Presa 1 entrada / Toma 1 entrada / Contact 1 ingang		SAT 500 mA		TV		RADIO FM		TV	
	WXF257 Prise 2 entrées / Socket 2 inputs / Dose 2 Eingänge / Presa 2 entrate / Toma 2 entradas / Contact 2 ingangen		SAT 500 mA							SAT
	WXF258 Prise directe / Direct socket Enddose / Presa diretta / Toma directa / Rechtstreeks contact	< 1 dB	500 mA							SAT
	WXF259 Prise directe double type F / Double direct socket type F / Doppelt Enddose Typ F / Toma directa tipo F / Rechtstreeks contact type F	< 4 dB								





Coaxial / Coaxial / Koaxial / Coassiale / Coaxial / Coaxiaal

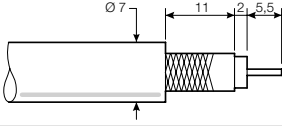




TV + FM +SAT

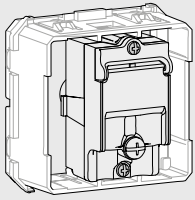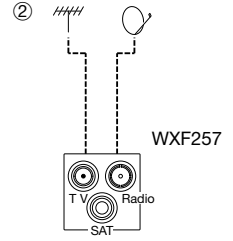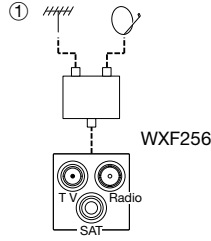


WXF250, WXF259

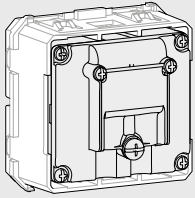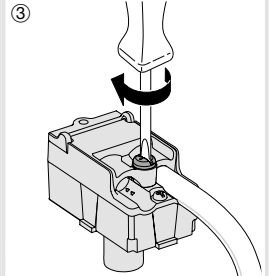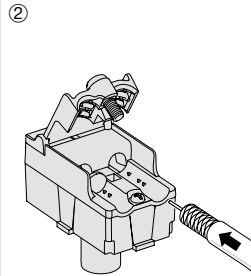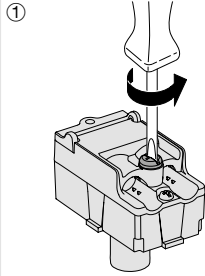

WXF251, WXF253,
WXF254
WXF256, WXF257

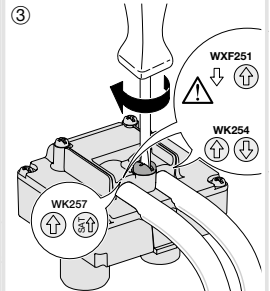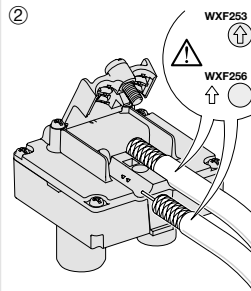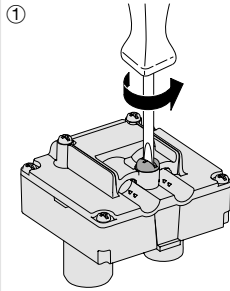

75 Ω

 

WXF251, WXF254

