


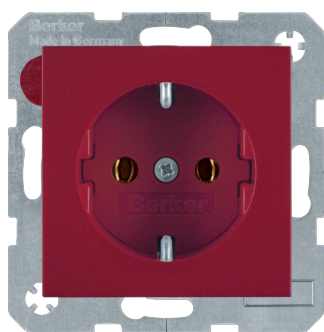

47438912

Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ QC - S.1 ΚΟΚΚΙΝΗ

Τεχνικές ιδιότητες

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Τάση

Ονομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	plug-in σύνδεσης
----------------	------------------

Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βιδες, Τοποθέτηση με νύχια
-----------------	--

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	Σφιγκτήρας βύσματος
----------------	---------------------

Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας	Όχι
---------------------	-----

Αντοχή σε κρούση IK	IK02
---------------------	------

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Διαστάσεις

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	31 mm
--------------------------------------	-------

Ενσωματωμένο βάθος	32 mm
--------------------	-------

Ύψος	71 mm
------	-------

Πλάτος	71 mm
--------	-------

Υλικά

Χρώμα	Κόκκινο
-------	---------

Κωδικός RAL	3003
-------------	------

Φινίρισμα επιφάνειας	Γυαλιστερό
----------------------	------------

Υλικό	Duroplastic
-------	-------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος	SCHUKO
--------------------------------	--------

Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα	Όχι
----------------------------------	-----

Με καπάκι	Όχι
-----------	-----

Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης	Όχι
Με LED σηματοδότησης	Όχι
με κλειδαριά	Όχι
Εξαρτήματα	
Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
Χωρητικότητα	
Αριθμός στοιχείων	1
Κείμενο	
Σήμανση	Χωρίς επιτύπωση
Κάλυμμα	Κεντρικό πλακίδιο καλύμματος
Ασφάλεια	Χωρίς αυξημένη προστασία έναντι επαφής
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες
Σχετικές σειρές	Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1