




HTG411H

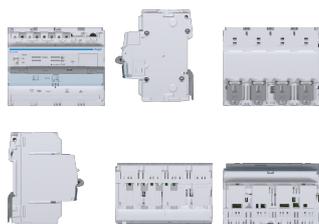

## WEB SERVER AGARDIO MANAGER 24V DC 6M

### Proprietà tecniche

#### Equipaggiamento

Web server Sì

#### Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio 24 - 24 V

Tipo di tensione di alimentazione DC; c.c.; corrente continua

#### Connettività

Tipo di interfaccia sistema bus/gateway multimediale Interfaccia Ethernet

#### Potenza

Potenza assorbita VA 7 VA

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 70 °C

#### Controlli e indicatori

Con indicatore a LED Sì

#### Serie

Numero di unità in larghezza 6