


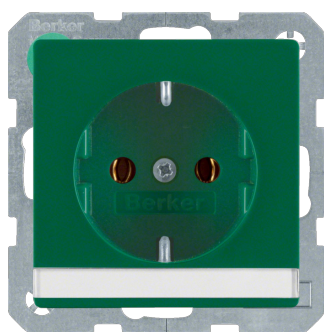

47506003

WCD RA met tekstv. steek, berker Q.1/Q.3/Q.7, groen

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Nominale spanning	250 - 250 V
-------------------	-------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Steekaansluiting
---------------	------------------

Aansluitwijze	Schroefbevestiging, Klemmontage
---------------	---------------------------------

Aansluiting

Type connector/steker	Steekklem
-----------------------	-----------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
----------------------------------	-----

Slagvastheid IK	IK02
-----------------	------

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	31 mm
--------------------------	-------

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

Hoogte	71 mm
--------	-------

Breedte	71 mm
---------	-------

Aantal eenheden	1
-----------------	---

Materiaal

Kleur	Groen
-------	-------

RAL-code	6029
----------	------

Afwerking oppervlakte	Softfinish
-----------------------	------------

Materiaal	Duroplast
-----------	-----------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
-------------------------	--------

Stekerstand gedraaid	Nee
----------------------	-----

Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee
Toebehoren	
Heeft tekstveld	Ja
Capaciteit	
Aantal modules	1
Teksten	
Opdruk	Zonder opdruk
Deksel	Centraalplaat
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Tekst	Met tekstveld
Gerelateerde Series	Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7