


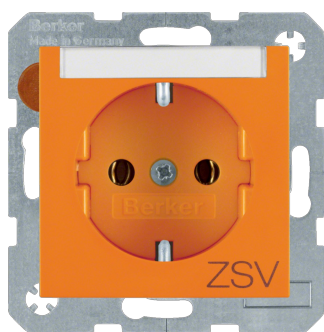

47508914

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Nominale spanning	250 - 250 V
-------------------	-------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Steekaansluiting
---------------	------------------

Aansluitwijze	Schroefbevestiging, Klemmontage
---------------	---------------------------------

Aansluiting

Type connector/steker	Steekklem
-----------------------	-----------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
----------------------------------	-----

Slagvastheid IK	IK02
-----------------	------

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	31 mm
--------------------------	-------

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

Hoogte	71 mm
--------	-------

Breedte	71 mm
---------	-------

Aantal eenheden	1
-----------------	---

Materiaal

Kleur	Oranje
-------	--------

RAL-code	2003
----------	------

Afwerking oppervlakte	Glanzend
-----------------------	----------

Materiaal	Duroplast
-----------	-----------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
-------------------------	--------

Stekerstand gedraaid	Nee
----------------------	-----

Met klapdeksel	Nee
----------------	-----

Technische wijzigingen voorbehouden

Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Ja
-----------------	----

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Teksten

Opdruk	Met opdruk "ZSV"
Deksel	Centraalplaat
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Gerelateerde Series	Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1