
 


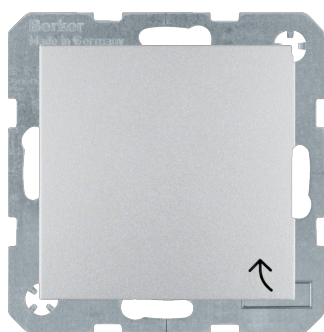

47521404



Wandcontactdoos randaarde, klapdeksel met veer, S.1 IP44 alulook

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
Nominale spanning	250 - 250 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Aluminium
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	41,60 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Aansluiting

Type connector/steker	Steekklem
-----------------------	-----------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging, Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Ja
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Deksel, deur

Type deksel	Zelfsluitend scharnierende afdekking
-------------	--------------------------------------

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
----------------------------------	-----

Slagvastheid IK	IK02
-----------------	------

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
--	------

Functies

Met oriëntatieverlichting	Nee
---------------------------	-----

Met functieverlichting	Nee
------------------------	-----

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Deur	Centraalplaat
------	---------------

Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	-------------------------------------

Aansluitwijze	Met steekklemmen
---------------	------------------

Gerelateerde Systeem	Serie berker S.x/B.x
----------------------	----------------------