



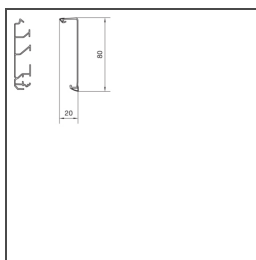

SL, deksel met dubbele flexrand 20x80 mm, zwart

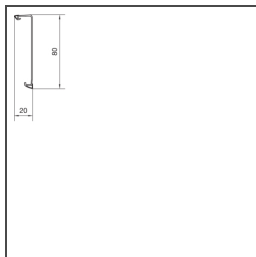

Technische eigenschappen	
Montagevoorschriften	
Met doorlusfunctie	Nee
Met kabelgeleiders	Nee
Cover mounting opening	Nee
Sealable	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Suitable for functional integrity according to DIN 4102-12	Nee
Uitvoering	
Empty housing	Nee
Symetrical	Nee
Formaat apparaatinbouwmogelijkheid	
For tubes with the diameter	
Geschikt voor bliksembeveiliging	Nee
Kanaalverbinding	
Frequentie	
Kruipstroomvast	Nee
Formaat	
Nominal installation size	
Dekselmontage	buitenliggend
Deksel met flexibele rand	wand / bodem
Dekselbevestiging borgend	
Uitvoering deksel	
Deurtype voor de kasten	
Deurvergrendeling	
Deurvleugel	
Type deksel	
Transparante deksel/deur	Nee
Kleur	7869
Metaal : legering naam	
Bestandsdeel	

Bestandsdeel	PVC
Materiaal van de behuizing	
Materiaalgroep	kunststof
Oppervlak	
Oppervlaktebehandeling	
Transparant	Nee
Bodemperforatie	
Montageopening	
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Plaats van PE/N-klemmen in verdelerveld	
Soort verbinding	
Met deksel	Nee
Type montagetoebehoren	
Toebehoren	
Aansluitruimte	
Aan-/uitschakelaar	Nee
Aantal kamers	
Uitbreiding mogelijk	Nee
Uitbreiding mogelijk	Nee
Cable fixing clips included	Nee
With carpet border	Nee
With protective film	Ja
Keurmerken	CE
Europese richtlijn RoHS	vrijwillige overeenstemming
UL 94 classificatie	
Beschermingsklasse IEC-61140	
Mechanische bescherming slagvastheid IK	
Beschermingsgraad (IP)	
Gloeidraad test	
Halogeenvrij	Nee
Slagvastheid	
Vuurvastheid	
Component van een productfamilie	