


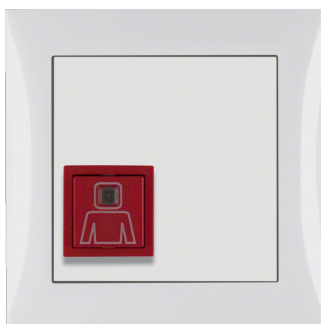

52068989

Noodoproepsyst. oproeptoets + raam, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
------------------	-----------

Afmetingen

Inbouwdiepte	15,80 mm
--------------	----------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Materiaal

Kleur	Polarwit
-------	----------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Montagewijze	Centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
--------------	--

Gerelateerde Series	Serie berker S.1
---------------------	------------------