


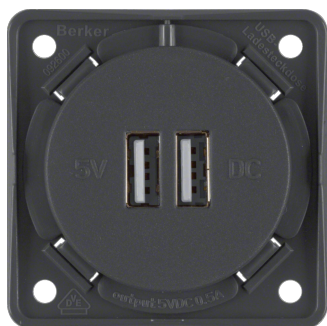

926002505

USB-oplaadcont.ds. 230 V, berker Integro, antraciet

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

Spanning

Ingangsspanning	100 - 240 V
Uitgangsspanning	5 - 5 V

Afmetingen

Hoogte	55,60 mm
Breedte	55,60 mm
Diepte	44 mm

Samenstelling

Aantal uitgangen	2
------------------	---

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
Met miniaturzekering	Nee

Materiaal

Kleur	Antraciet
RAL-code	7021
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal, Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Vermogen

Energieverbruik standby	0,05 W
-------------------------	--------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0,50 A
Uitgangsstroom	500 mA

Teksten

Aansluitstekers	Met 2 USB-aansluitingen type A
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektro-nische zekering)