


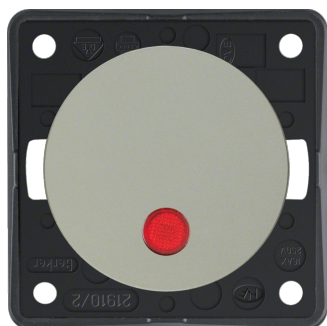

937522524

Uitschak. 2-polig 10AX met controleverl. berker Integro, edelstaal

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 AX (100W LED (SBL))
Nominale stroom	10 A

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Kleur	RVS
RAL-code	9022
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	RVS, Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Identificatie

Samenstelling	Basiselement met centrale afdekplaat
---------------	--------------------------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging
---------------	---------------------------------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Inbouwdiepte	10 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	13 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
--	------

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Verlichting	Met geïntegreerde glimlamp, Voor verlichtings- en controlecircuit
Schakelmodus	2-polig