
 


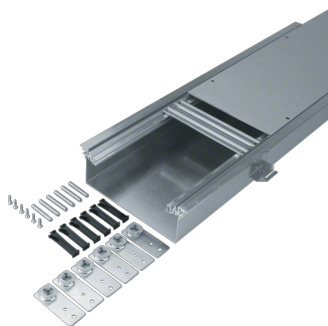

BKW250090



Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 250x(90-130)mm droge reiniging

Technische eigenschappen

Afmetingen

Breedte	250 mm
Lengte	2400 mm
Binnendoorsnede	18250 - 18250 mm ²
Minimale dekvloerhoogte	90 mm
Nivelleerbereik	90 - 130 mm
Aantal inbouweenheden	3

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	75
--	----

Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	2 - 3 kN
--------------------	----------

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Samenstelling

Aantal compartimenten	1 - 1
Montagewijze scheidingswand	Schroefbevestiging
Met scheidingswand	Nee

Materiaal

Materiaal	Staal
Materiaal onderzijde zijwand	Staal
Oppervlakte behandeling	Verzinkt

Deksel, deur

Materiaal deksel	Staal
Afwerking deksel	Verzinkt
Deksel montageopening	Nee
Dekselbevestiging klemmend	Nee

Funcities

Mogelijkheid ontkoppelen bodemdeel van vloergoot	Ja
Met bodem door	Ja