




EVN004

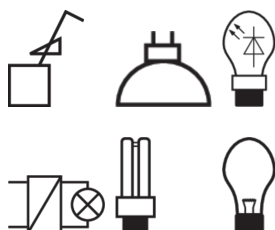

IP20

Modulaire universele dimmer 500 W comfort

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
Nominale spanning Ue	230 - 230 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	9001
Materiaal	Kunststof, Thermoplast

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Diepte	62 mm

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele drukknop
-------------------	-----------------

Vermogen

Energieverbruik in bedrijf	4,50 VA
Energieverbruik standby	0,20 W
Gloe- en halogeenlamp 230 V	500 W
Vermogen gloeilamp	500 - 500 W

Verlichting

Dimbare 230 V LED-lamp	100 - 100 W
------------------------	-------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 50 °C
---------------------	-------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	1 - 6 mm ²
Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm ²

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Aftakpunt	Aansluiting voor verlichte (max. 5 mA) of standaard impulsdrukker

Dimprincipe

Automatische belastingsherkenning

Montagewijze

Voor montage op DIN-rail

Zekering

Met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging