




FWU43S

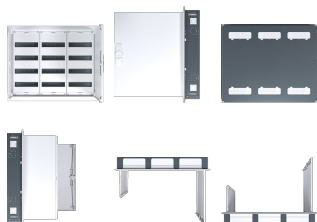

## Inbouvveldverdeler IP30, nismaat 657x815x112 mm, 144 modulen, geïsoleerd

### Technische eigenschappen

#### Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	6
---------------------------	---

#### Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Inbouwmontage, Holle wand

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

#### Samenstelling

Aantal DIN-rails	12
Aantal verdelerrijen	4
Aantal velden in de breedte	3
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Ja
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

#### Capaciteit

Aantal modulen	144
----------------	-----

#### Functies

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Nee
Met buis invoeren	Ja

#### Afmetingen

Hoogte	703 mm
Breedte	853 mm
Diepte	125 mm
Inbouwhoogte	652 mm
Inbouwbreedte	810 mm
Inbouwdiepte	112 mm
Aantal breedte-eenheden	36

#### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	2
Uitvoeringsvorm handgreep	Handgreep met deurschild
Deur/deksel is transparant	Nee

#### Aansluitmogelijkheden

Technische wijzigingen voorbehouden

**Materiaal**

Materiaal	Staal
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

**Veiligheid**

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK09
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Type slot	Zonder slot
Gloedraad test	850 °C