


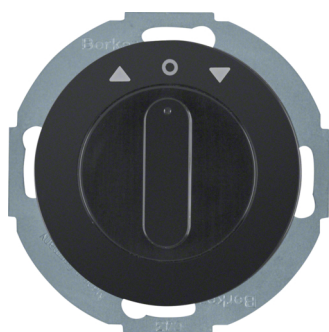

38122145

R.classic Łącznik żaluzjowy obrotowy z el. centr. i pokrętłem, 2-bieg, czarny

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	Obrotowy
Montaż	Montaż podtynkowy

Konfiguracja

Rodzaj łącznika / wariant	z pozycją neutralną
---------------------------	---------------------

Kompatybilność

iftttsupportavailable	Nie
-----------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Prąd znamionowy In	10 AX

Prąd

Prąd znamionowy	10 AX (100 W lampy samostatecznikowe)
-----------------	---------------------------------------

Wymiary

głębokość	58 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

Materiał

Kolor	czarny
Kolor RAL	RAL 9005
Materiał	Tworzywo / metal

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	z zaciskami śrubowymi
------------------	-----------------------

Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	Pokrętło
-----------------------------------	----------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak

Oznaczenie

Główna linia projektowa	SERIE R.CLASSIC
-------------------------	-----------------