


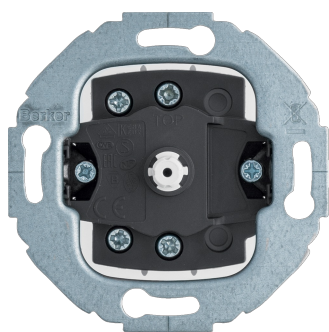

384603

R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy zwierny, zaciski śrubowe

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd przełączania	10 A
-------------------	------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Architektura

Liczba biegunów	1
-----------------	---

Instalacja, montaż

Montaż na	Montaż podtynkowy
-----------	-------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	0
-------------------	---

Typ przycisku	Przycisk pojedynczy
---------------	---------------------

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego	Nie
---	-----

Materiały

Materiał	Metal, Tworzywo sztuczne
----------	--------------------------

Przezroczysty	Nie
---------------	-----

Łączność

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
------------------	----------------

Wymiary

Głębokość	42 mm
-----------	-------

Wbudowane puszkki podtynkowe	35 mm
------------------------------	-------

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP20
----------------------	------

Odporność na uderzenie IK	IK07
---------------------------	------

Tekst

Nadruk	Bez nadruku
--------	-------------

Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
----------------	-----------------------

Powiązane serie	Serie 1930, Serie Glas, Serie R.classic
-----------------	---

Systemy powiązane	Berker serie 1930/Glas, Berker serie R.classic
-------------------	--