


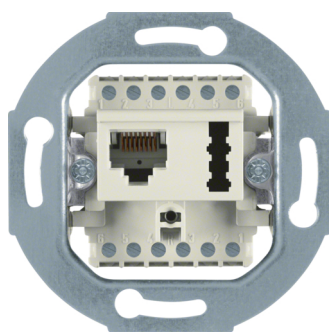

458802

mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe UAE 8(6)/TAE 6 F+N, kremowy

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Liczba biegunów 2 x 6/6 biegunowy do 2 linii miejskich

Połączenia

Wyjścia z wyjściem prostym

Rodzaj wtyczki do wtyczki RJ11, RJ12 i RJ45, ISDN

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe 125 V DC

Prąd znamionowy In 1 A

Wymiary

Głębokość montażu 22 mm

Kanały kablowe nadaje się także do kanałów kabla

Częstotliwość

Szerokość pasma przenoszenia maks. 16 MHz

Rezystancja

Rezystancja przejścia < 20 mΩ

Materiał

Kolor specjalny - linia design kremowy

Kolor biały

Powierzchnia mat

Instalacja / Montaż

Montaż z łapkami rozporowymi

Podłączenie

Rodzaj przyłącza z zaciskami śrubowymi

Layer2 wg TIA/IAE-568-B.2

Przewód

Ø przewodu maks. 1 mm

Wyposażenie

Telefon / Urządzenie dodatkowe do 2 urządzeń, telefonów lub urządzeń dodatkowych

Z ochroną przed kurzem Nie

Bezpieczeństwo

Zgodny z REACH Tak

Oznaczenie

Zastosowanie

Technika komunikacyjna

Główna linia projektowa

TECHNIKA KOMUNIKACYJNA