


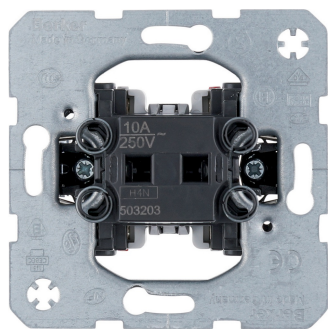

503203

one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestaw zwierny, 1 zestaw rozwierny

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd przełączania 10 A

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Typ przycisku Przycisk pojedynczy

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego Nie

Materiały

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Przezroczysty Nie

Wymiary

Głębokość 41,60 mm

Zakres głębokości wbudowania 30,90 mm

Wbudowane puszki podtynkowe 35 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

Odporność na uderzenie IK IK07

Tekst

Montaż Z pazurkami rozporowymi

Nadruk Bez nadruku

Oświetlenie Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Rodzaj łącznika 1NO, 1NC, oddzielne zaciski wejściowe

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi

Powiązane serie Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1

Systemy powiązane Berker B.x, Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x