


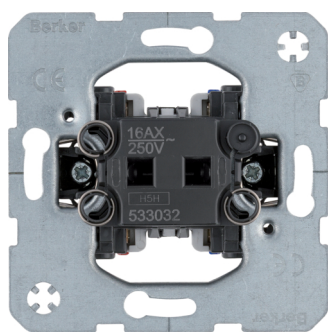

533032

one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	pojedynczy klawisz
Montaż	Montaż podtynkowy

Konfiguracja

Rodzaj łącznika / wariant	2-biegunowy, ze wstępnie zdefiniowaną pozycją 0
Obróbka antybakteryjna	Nie

Kompatybilność

iftttsupportavailable	Nie
-----------------------	-----

Elementy sterujące i wskaźniki

Łączniki przyciskowe	nie
----------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Prąd

Prąd znamionowy	16 AX (200 W lampy samostatecznikowe)
-----------------	---------------------------------------

Wymiary

głębokość	41.6 mm
Głębokość montażu	32 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

Materiał

Materiał	Tworzywo / metal
----------	------------------

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	Quick Connect
------------------	---------------

Wypożyczenie

Oświetlenie	do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
hasheatingswitch	Nie

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Tak

