


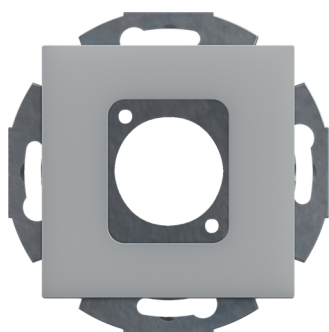

GSETMM311LAN



tehalit.WA Płytkę centralnąT31 TYP-D 1-krotna ABS bezhalogenowy alu

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	Nie
------------------------	-----

Kompatybilność

Zgodność produktu	D-Flange
-------------------	----------

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	nie
-----------------------	-----

Wymiary

Głębokość zabudowy puszek podtynkowych	40 mm
Głębokość produktu	35 mm
Wysokość produktu	71 mm
Szerokość produktu	71 mm

Pojemność

Liczba lokalizacji modułu	1
---------------------------	---

Materiał

Kolor	wygląd: aluminium
Kolor RAL	RAL 9006
Materiał	materiały różne
Powierzchnia	mat
Powierzchnia	naturalne
przezroczysty	Nie

Instalacja / Montaż

Sposób montażu	Ze śrubami
----------------	------------

Akcesoria

Z tulejami/sprzęgłami	Nie
-----------------------	-----

Wypożyczenie

Liczba wyjść	1
Płytkę nośną / pierścień nośny	z pierścieniem nośnym
Ekranowany	Nie
Z ochroną przed kurzem	Nie
Z oświetleniem	Nie

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP00
-----------------	------

Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Odporność na porażenia	IK07

Oznaczenie

Montaż	element podstawowy z płytką centralną
withimprint	Nie