


UE32C7N

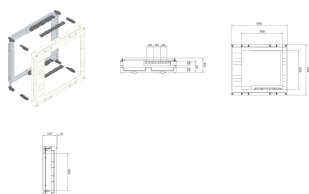

univers N Podzespół rozstaw 60mm3-pol.7xNH00listw.450x500mmodpływ lewo/prawo

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Liczba biegunów	3 P
Montaż	przykręcany

Wymiary

Głębokość produktu	125 mm
Wysokość produktu	450 mm
Szerokość produktu	500 mm
Wysokość szyn zbiorczych	30 mm
Szerokość szyn zbiorczych	10 mm

Materiał

Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010

Dostawa

Z osłoną	Tak
----------	-----

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	3
Liczba pól / sekcji	2

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP30
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie