


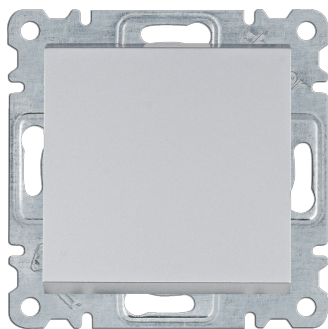

WL0062

## lumina łącznik 2-biegunowy, srebrny

### Specyfikacja techniczna

#### Architektura

Element sterujący/obsługowy Klawisz pojedynczy

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

#### Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

#### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

#### Materiały

Kolor Srebrny

Kod RAL 9006

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Obróbka Lakierowany

Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) 0

#### Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element podstawowy

#### Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe

Z mocowaniem pazurowym Tak

#### Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

#### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 26 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

Odporność na uderzenie IK IK05

| Tekst           |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Montaż          | Z pazurkami rozporowymi, Do mocowania śrubowego |
| Oświetlenie     | Bez lampy jarzeniowej                           |
| Rodzaj łącznika | 2-biegunowy wył.                                |