


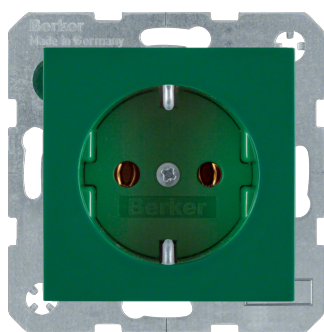

47438913

S.1/B.x - tomada Schuko, verde

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Tensão

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 - 250 V

Conectividade

Tipo de ligações	Ligação por encaixe
Tipo de montagem	Montagem por parafuso, Montagem com garras

Ligações

Tipo de conector/ficha	Ficha/braçadeira
------------------------	------------------

Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Não
Resistência ao impactos IK	IK02
Índice de proteção IP	IP20

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	31 mm
Profundidade da montagem	32 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Número de unidades	1
Séries relacionadas	Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

Materiais

Cor	Verde
Código RAL	6029
Acabamento	Brilhante
Material	Duroplastic

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Textos

Impressão	Sem gravação
Tampa	Placa de cobertura central
Proteção	Sem proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe