


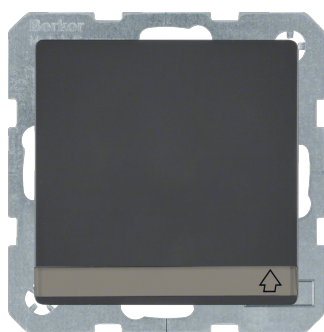

47526086

Q.x - Schuko c/tampa e p-etiq, antrc

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Ligações

Tipo de conector/ficha	Ficha/braçadeira
------------------------	------------------

Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK02
Índice de proteção IP	IP20

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	31 mm
Profundidade da montagem	32 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	47,50 mm
Séries relacionadas	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7

Materiais

Cor	Antracite
Código RAL	7021
Acabamento	Aveludado
Material	Termoplástico

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Conectividade

Tipo de ligações	Ligação por encaixe
Tipo de montagem	Montagem por parafuso, Montagem com garras

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Sim

Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não
Acessórios	
Tem campo de etiquetagem	Sim
Textos	
Impressão	Sem gravação
Proteção	Proteção de contacto aprimorada