


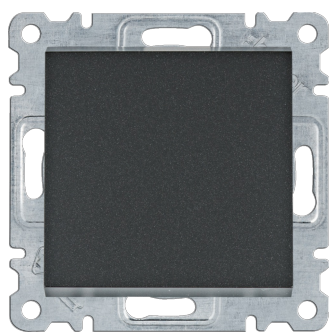

WL0063

lumina - Interruptor bipolar - preto

Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent	10 AX (100W LED (SBL))
AT_RecycledMaterialTotalWeightPlastic	0

Intensidade de corrente

Corrente nominal	10 A
------------------	------

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Preto
Código RAL	9004
Acabamento	Mate
Material	Metal, Plástico
Tratamento	Envernizado

Identificação

Sistema de montagem	Elemento básico
---------------------	-----------------

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem com garras, Ligação com parafuso
Com fixação por garras	Sim

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)	1
-------------------------	---

Dimensões

Profundidade da montagem	26 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Tecla simples
--------------------------	---------------

Textos

Modo de instalação	Com garras de expansão, Para fixação por parafuso
Iluminação	Sem lâmpada luminescente
Modo de comutação	Interruptor de 2 polos