


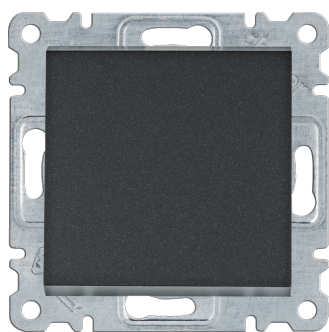

WL0113

### lumina - Botão simples - preto

#### Características técnicas

|                        |      |
|------------------------|------|
| AT_PUBSwitchingCurrent | 10 A |
|------------------------|------|

#### Intensidade de corrente

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 10 A |
|------------------|------|

#### Instalação / montagem

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

#### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Materiais

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Cor        | Preto                       |
| Código RAL | 9004                        |
| Acabamento | Mate                        |
| Material   | Metal, Plástico             |
| Tratamento | Sem tratamento, Envernizado |

#### Identificação

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Sistema de montagem | Elemento básico |
|---------------------|-----------------|

#### Conectividade

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo de montagem       | Montagem com garras, Ligação com parafuso |
| Com fixação por garras | Sim                                       |

#### Comandos e sinalizadores

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Número de teclas (gang) | 1 |
|-------------------------|---|

#### Dimensões

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Profundidade da montagem                         | 26 mm |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 35 mm |

#### Índice de proteção

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Índice de proteção IP      | IP20 |
| Resistência ao impactos IK | IK05 |

#### Arquitetura

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tipo de órgão de comando | Tecla simples |
|--------------------------|---------------|

#### Textos

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Modo de instalação | Com garras de expansão, Para fixação por parafuso |
|--------------------|---------------------------------------------------|

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Iluminação        | Sem lâmpada luminescente    |
| Modo de comutação | Contacto normalmente aberto |