


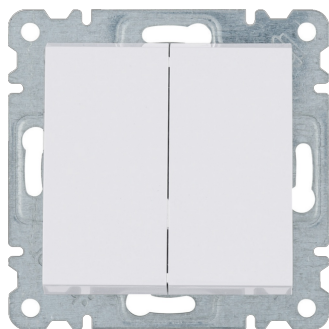

WL0140

lumina - Botão duplo - branco

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente de contacto momentânea	10 A
---------------------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitetura

Número de polos	1
-----------------	---

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Comandos e sinalizadores

Com contacto de sinal de feedback	Não
-----------------------------------	-----

Número de teclas (gang)	2
-------------------------	---

Tipo de botão de pressão	Contacto com botão de pressão em série
--------------------------	--

Séries relacionadas	lumina
---------------------	--------

Sistema	Hager lumina
---------	--------------

Materiais

Acabamento	Brilhante
------------	-----------

Material	Metal, Plástico
----------	-----------------

Tratamento	Sem tratamento
------------	----------------

Transparente	Não
--------------	-----

Conectividade

Tipo de ligações	QuickConnect
------------------	--------------

Com fixação por garras	Sim
------------------------	-----

Dimensões

Profundidade da montagem	26 mm
--------------------------	-------

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm
--	-------

Índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK05
----------------------------	------

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------

Textos

Iluminação	Sem lâmpada luminescente
Impressão	Sem gravação
Modo de comutação	Contacto normalmente aberto
Modo de instalação	Com garras de expansão, Para fixação por parafuso
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe QuickConnect