


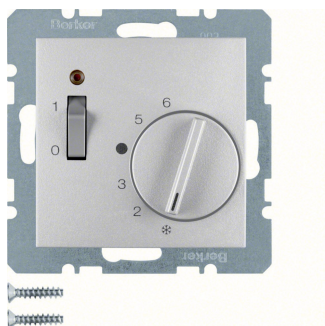

20301404

Termostat HVAC, öppnande kontakt (NC), Silver, S.1, insats utan klor

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	250 - 250
--------------	-----------

Inställningar

Börvärde komforttemperatur	5 - 30
----------------------------	--------

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10
------------------	----

Utrustning

Omkoppling av temperaturskillnad	0,50
----------------------------------	------

Användningsförhållanden

Energieffektivitetsklass	I (1%)
--------------------------	--------

Material

Färg	Aluminium
Ytbehandling	Matt
Material	Metall, Plast
Behandling	Lackad

Text

Utförande	Utan klor
värmecirkulation	Med returvärme
Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Präglad	Med tryck/prägling
Relaterade Series	Hager B 3, Hager B.7, Hager S 1