


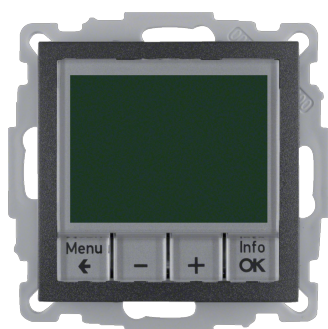

20441606

Elektronisk Rums- och golvvärmermostat S.1 Antracit

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	230 - 230
--------------	-----------

Inställningar

Börvärde komforttemperatur	10 - 40
----------------------------	---------

Utrustning

Omkoppling av temperaturskillnad	0,50
----------------------------------	------

Användningsförhållanden

Energieffektivitetsklass	IV (2%)
--------------------------	---------

Material

Färg	Antracit
Ytbehandling	Matt
Material	Metall, Plast
Behandling	Obehandlad

Text

Utförande	Utan klor
värmecirkulation	Med returvärme via mjukvara
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Präglad	Med tryck/prägling
Funktion	Drifftidsmätare eller energiförbrukningsdisplay justerbar, Timer för ändring av temperaturen per timme, Med åtkomstskydd, Med ventilskyddsfunktion, Med frostskyddsfunktion
Relaterade Series	Hager B 3, Hager B.7, Hager S 1