


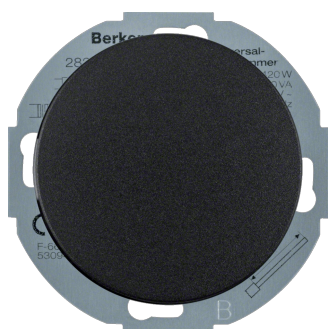

28342045

Vriddimmer 50-420W RC Svart OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	230 - 230
---------------	-----------

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Material

Färg	Svart
RAL-kod	9005
Material	Metall, Plast

Dimensioner

Axel diameter	4
---------------	---

Arkitektur

Styr/manöverelement	Tryck- och vridbrytare
---------------------	------------------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	5 - 25
------------------	--------

Text

Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Dimrings princip	Framkantsdimring eller bakkantsdimring beroende på last-typ, självlärande
Expansionsenhet ingång	Med ingång för sidoanslutningsinsatser för universell vridbar dimmer
Spänning	Spänningstest möjligt utan demontering
Säkring	Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)
Utförande	För skruvfästning