


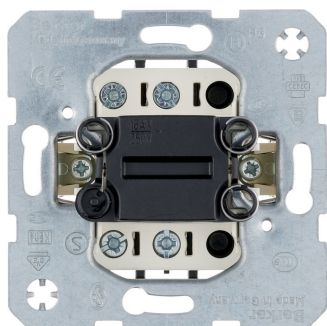

303212

:hager

Strömställarinsats 2-pol 16A, 230 V

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement	Enkel vippra
---------------------	--------------

Elektrisk ström

Märkström	16
Omkopplingsström	16

Installation, montering

Montering på	Utanpåliggande montering
--------------	--------------------------

Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Material

Ytbehandling	Matt
Material	Metall, Plast

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
---------------	---

Dimensioner

Inbyggjadsdjup	32
Inbyggjadsdjup infällda lådor	35

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtållighet IK	IK07

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Utförande	Med klor
Belysning	Till belysnings- och övervakningskrets
Brytare läge	Med fördefinierat neutralläge, 2-polig från