


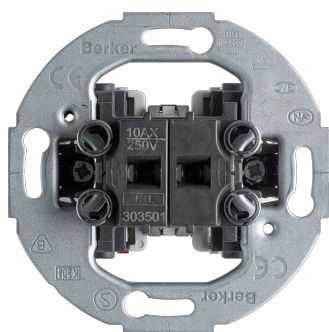

303501

Strömställare Kron, rund, insats med klor

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement	Dubbelvippa
---------------------	-------------

Elektrisk ström

Märkström	10
Omkopplingsström	10

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Material

Ytbehandling	Matt
Material	Metall, Plast

Identifiering

Sammansättning	Grundelement
----------------	--------------

Anslutning

Typ av montering	Klor, Skruvanslutning
------------------	-----------------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	2
---------------	---

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	31
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK07

Text

Brytare läge	Serie
--------------	-------