


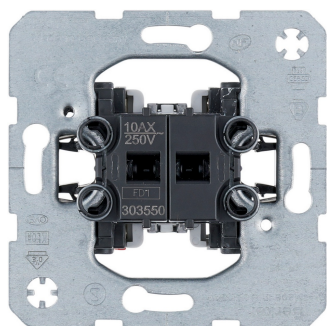

303550

Strömställarinsats Kron, 10AX, utan klor

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement	Dubbelvippa
---------------------	-------------

Elektrisk ström

Märkström	10
Omkopplingsström	10

Installation, montering

Montering på	Utanpåliggande montering
--------------	--------------------------

Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

Material

Ytbehandling	Matt
Material	Metall, Plast

Identifiering

Sammansättning	Grundelement
----------------	--------------

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	2
---------------	---

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	31
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Text

Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Utförande	Lågt monteringsdjup, För skruvfästning, Utan klor
Belysning	Till belysnings- och övervakningskrets
Brytare läge	Serie