


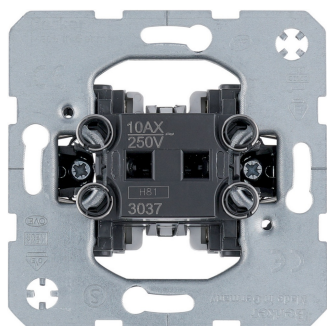

3037

:hager

Strömställarinsats kors 10A, med klor

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement	Enkel vipa
---------------------	------------

Elektrisk ström

Märkström	10
Omkopplingsström	10

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Material

Ytbehandling	Matt
Material	Metall, Plast

Identifiering

Sammansättning	Grundelement
----------------	--------------

Anslutning

Typ av montering	Klor
------------------	------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
---------------	---

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	32
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK07

Text

Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Utförande	Med klor
Belysning	Till belysnings- och övervakningskrets
Brytare läge	Mellanliggande