


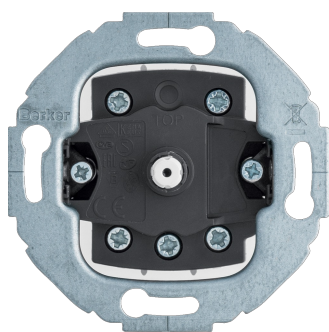

389303

Vridströmställare 2-polig, 10 AX, skruvanslutning, serie 1930, insats med klor

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement	Kort tumgrepp
---------------------	---------------

Elektrisk ström

Märkström	10
Omkopplingsström	10

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Spänning

Märkspänning	250
--------------	-----

Material

Material	Duroplast
----------	-----------

Identifiering

Sammansättning	Grundelement
----------------	--------------

Anslutning

Typ av montering	Klor
------------------	------

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	31
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Utförande	Med klor
Belysning	Utan neonlampa
Brytare läge	2-polig från